

DAIKIN



MONTAVIMO VADOVAS

Laidų adapteris – laikmatis

EKRP1C12

TURINYS

	<u>psl.</u>
Rinkinio EKRP1C12 turinys	2
Dalių pavadinimai	2
Funkcinės galimybės	3
Montavimas įrenginyje	3
Elektros jungtys	4



PRIEŠ MONTUODAMI ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

SAUGOKITE ŠĮ VADOVĄ LENGVAI PASIEKIAMOJE VIETOJE, NES JO GALI PRIREIKTI VĒLIAU.

NETINKAMAI SUMONTAVUS AR PRIJUNGUS ĮRANGĄ AR PRIEDUS, GALIMA PATIRTI ELEKTROS SMŪGĮ, GALI ĮVYKTI TRUMPASIS JUNGIMAS, NUOTĖKIS, KILTI GAISRAS AR KITAIP BŪTI SUGADINTA ĮRANGA. NAUDOKITE TIK DAIKIN PAGAMINTUS PRIEDUS, SPECIALIAI SUKURTUS NAUDOTI SU ĮRANGA, KURIUOS TURI MONTUOTI PROFESIONALAI.

JEI KYLA KLAUSIMŲ DĖL MONTAVIMO VEIKSMŲ AR NAUDOJIMO, PATARIMO IR INFORMACIJOS VISUOMET KREIPKITĖS Į DAIKIN ATSTOVĄ.

 



VISUS ELEKTROS LAIDUS IR KOMPONENTUS VIETOJE TURI SUMONTUOTI LICENCIJĄ TURINTIS ELEKTRIKAS, LAIKYDAMASIS TAIKOMŲ VIETOS IR NACIONALINIŲ TEISĖS AKTŲ.


ELEKTROS LAIDAI VIETOJE TURI BŪTI SUJUNGTI PAGAL INSTALIACIJOS SCHEMAS IR VADOVAUJANTIS TOLIAU PATEIKTOMIS INSTRUKCIJOMIS.

ĮKĪŠDAMI ARBA IŠTRAUKDAMI JUNGTIŠ ŽIŪRĖKITE, KAD NESULENKTUMĖTE SPAUSDINTINĖS PLOKŠTĖS.

RINKINIO EKR1C12 TURINYS

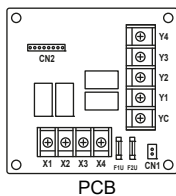

DALIŲ PAVADINIMAI

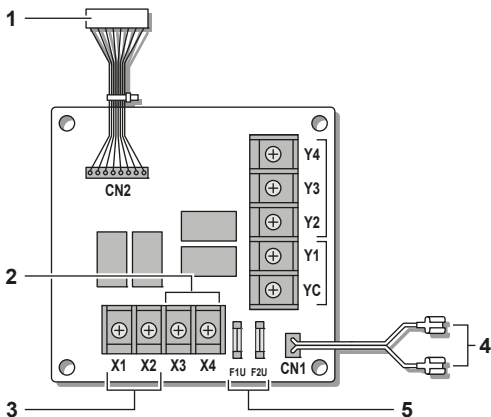

- 1 Jungtis su vidaus įrenginio PCB
- 2 Kontrolinės lemputės jungtis
- 3 Laikmačio jungtis
- 4 Elektrinio šildytuvo komandinės relės maitinimas
- 5 Saugikliai 5 A – 250 V

FUNKCINĖS GALIMYBĖS

- Kompresoriaus veikimo indikacija
- Vidaus įrenginio ventiliatoriaus veikimo indikacija

MONTAVIMAS ĮRENGINYJE



Montuodami parinktį negręžkite jokių skylių įrenginio korpuse.
Montuodami parinktį naudokite tik Daikin pateiktus priedus.

Žr. vidaus įrenginio montavimo vadovą arba žr. parinkties vadovą, jei parinktį galima sumontuoti įrenginio viduje.


Visais kitais atvejais montuodami EGRP naudokite montavimo dėžę.

ELEKTROS JUNGTYS




Negalima sudaryti grįžtės iš žemos ir aukštos įtampos laidų. Suriškite visus laidus pridėtais veržikliais, kad nesiliestų prie vidaus įrenginio PCB ar aštrių kraštų.


■ Maitinimo prijungimas

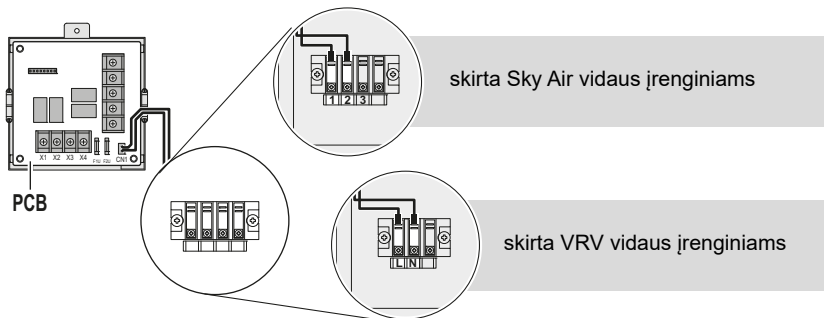

■ Ryšio linija

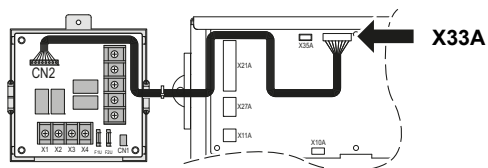

■ Laikmačio prijungimas

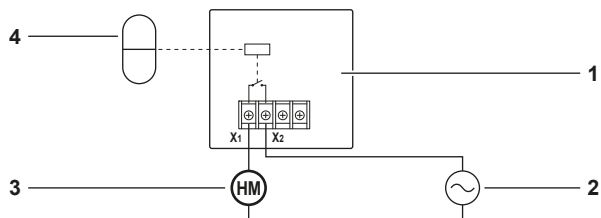


1 PCB

2 Laikmačio maitinimo šaltinis (3 A – 250 V AC/0,3 A – 110 V DC)

3 Laikmatis

4 Kompresorius

■ Veikimo lemputės prijungimas

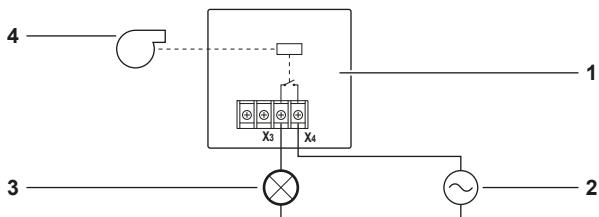


1 PCB

2 Veikimo lemputės maitinimo šaltinis (3 A – 250 V AC/0,3 A – 110 V DC)

3 Veikimo lemputė

4 Ventilatorius

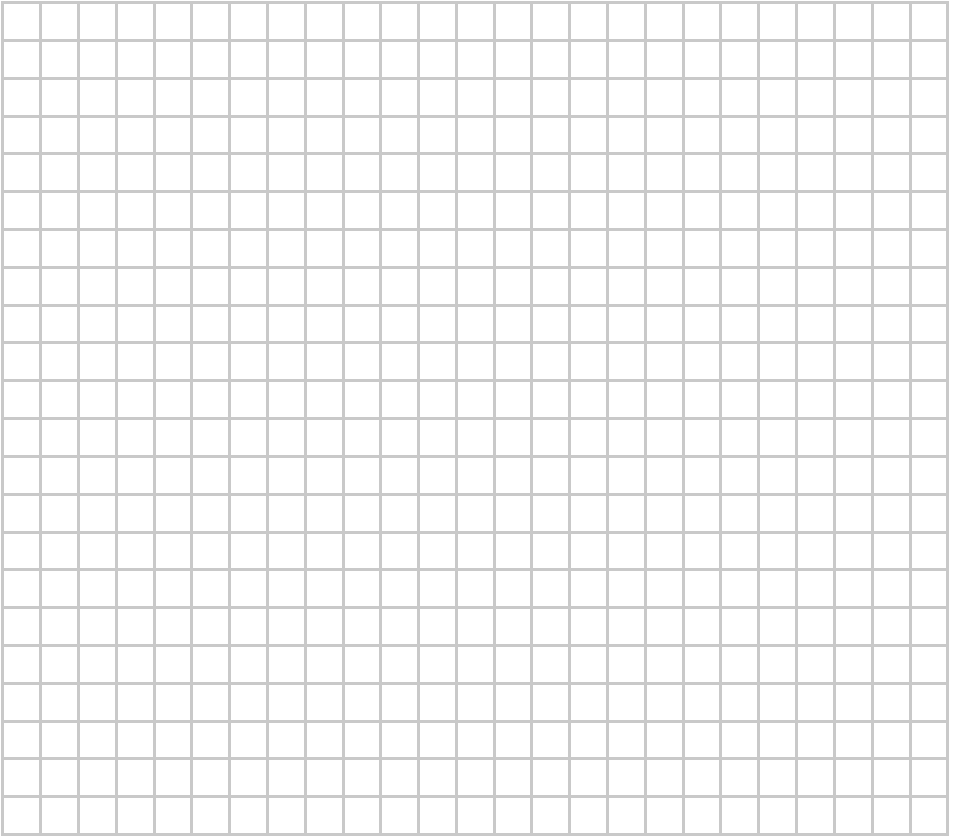

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P563695-1