

**DAIKIN**



# INSTALLATIEHANDLEIDING

## Bedradingsadapter – uurmeter

**EKRP1C12**

**INHOUD**

pagina

Inhoud van de EKRP1C12-kit.....	2
Naam van de onderdelen .....	2
Func tiemogelijkheden.....	3
Installatie in unit.....	3
Elektrische aansluitingen .....	4



LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG VOOR DE INSTALLATIE.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING OP EEN PLAATS WAAR U ZE KUNT TERUGVINDEN VOOR LATERE NASLAG.

EEN VERKEERDE INSTALLATIE OF BEVESTIGING VAN APPARATUUR OF TOEBEHOREN KAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK, KORTSLUITING, LEKKEN, BRAND OF ANDERE SCHADE AAN DE APPARATUUR VEROORZAKEN. LAAT DAAROM UITSLUITEND DAIKIN-TOEBEHOREN DIE SPECIAAL ONTWERPEN ZIJN VOOR GEBRUIK MET DE APPARATUUR MONTEREN DOOR EEN VAKMAN.

RAADPLEEG BIJ TWIJFEL OVER DE INSTALLATIEPROCEDURES OF HET GEBRUIK ALTIJD UW DAIKIN-VERDELER VOOR ADVIES EN INFORMATIE.




ALLE TER PLAATSE TE VOORZIENE BEDRADING EN ONDERDELEN MOETEN DOOR EEN ERKEND ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR WORDEN GEÏNSTALLEERD EN MOETEN VOLDOEN AAN DE LOKALE EN NATIONALE GELDENDE VOORSCHRIFTEN.


DE BEDRADING TER PLAATSE MOET WORDEN UITGEVOERD IN OVEREENSTEMMING MET DE BEDRADINGSSCHEMA'S EN MET DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES.

ZORG DAT U DE PRINTPLAAT NIET PLOOIT WANNEER U DE CONNECTOREN INSTEEST OF LOSMAAKT.


# INHOUD VAN DE EKRP1C12-KIT

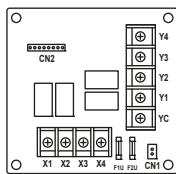

Printplaat

 

## NAAM VAN DE ONDERDELEN

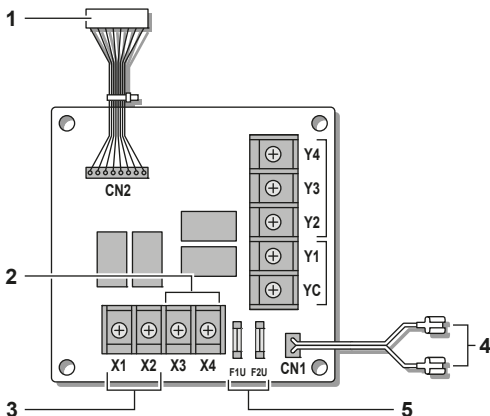

- 1 Connector naar printplaat van de binnenunit
- 2 Aansluiting indicatielampje
- 3 Aansluiting uurmeter
- 4 Voeding stuurrelais elektrische verwarming
- 5 Zekeringen 5 A - 250 V

## FUNCTIEMOGELIJKHEDEN

- Indicatie compressorbediening
- Indicatie werking ventilator binnenunit

## INSTALLATIE IN UNIT



Boor geen gaten in de behuizing van de unit om de optie te monteren.  
Gebruik enkel de door Daikin voorziene accessoires om de optie te monteren.

---

Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit of het optiehandboek als de optie kan worden geïnstalleerd in de unit.


Gebruik in alle andere gevallen een installatiekast om de EKR te monteren.

# ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN




Bundel de draden voor de hogere spanning niet samen met deze voor de laagspanning. Bundel alle draden samen met de meegeleverde klemmen, zodat ze niet met de printplaten van de binneneenheid of met scherpe randen in contact kunnen komen.


## ■ Stroomaansluiting

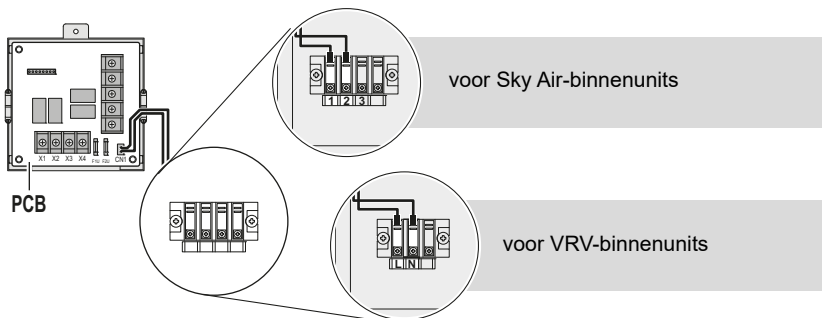

## ■ Communicatiedraad

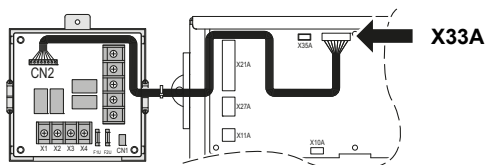


## ■ Aansluiting van uurmeter

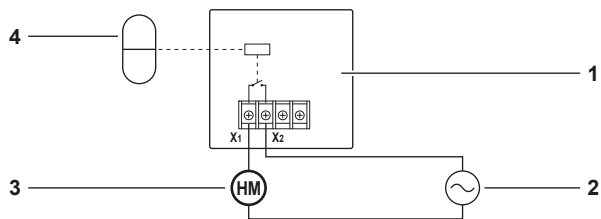


- 1 Printplaat
- 2 Voeding voor uurmeter (3 A - 250 V AC/0,3 A - 110 V DC)
- 3 Uurmeter
- 4 Compressor

## ■ Aansluiting van verklikkerlamp

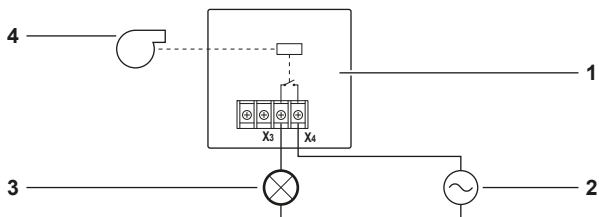

- 1 Printplaat
- 2 Voeding voor verklikkerlamp (3 A - 250 V AC/0,3 A - 110 V DC)
- 3 Bedrijfslampje
- 4 Ventilator

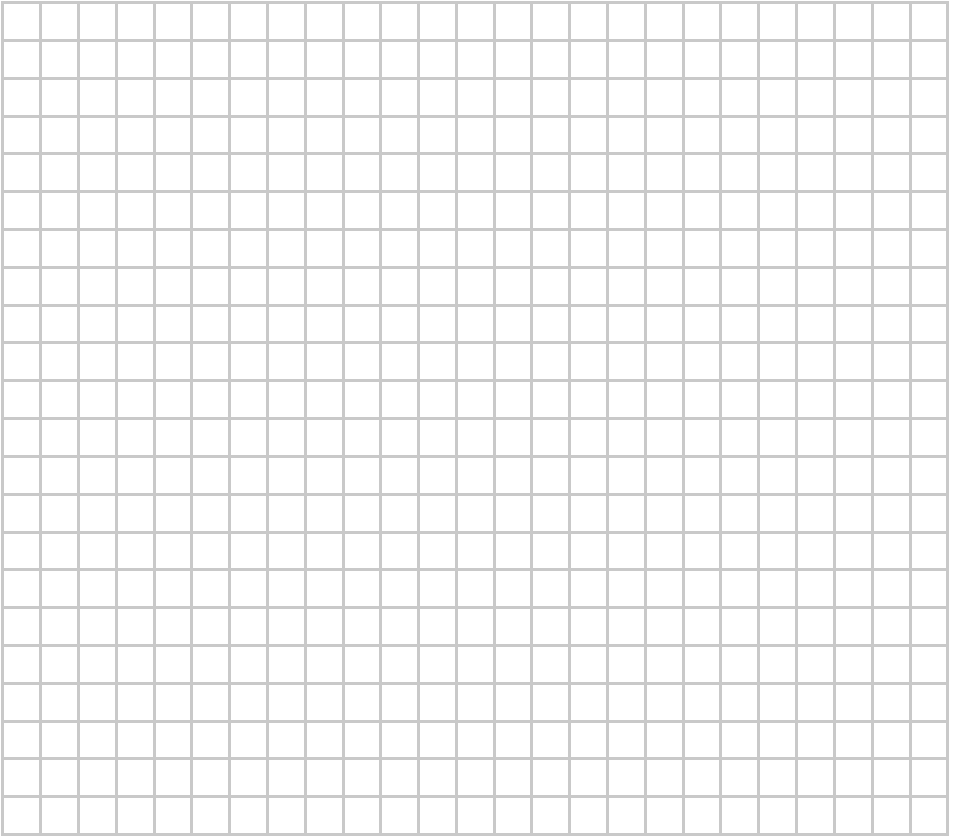

***DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.***

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

***DAIKIN EUROPE N.V.***

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P563695-1